




Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

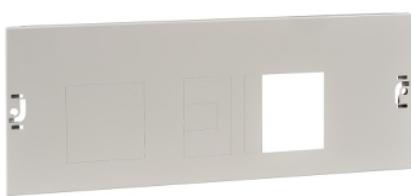

### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt





Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS250 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX250 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,76 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Enerlin'X FDM121 fixiert Fernsteuerung vertikal 1

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	21,0 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	798,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	22,2 cm
VPE 2 Länge	52,4 cm
VPE 2 Gewicht	8,29 kg

VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	102,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	310,0 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------