


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04148

PrismaSeT-P, Linergy BW,
Sammelschienenanschlussblock,
160A,4polig,Länge=440mm

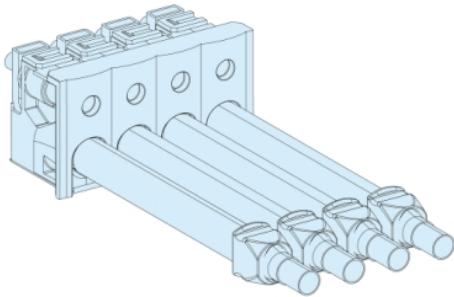

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Einteilige Verbindung
Produktnname	Linergy BW
Produktnname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BW Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 550 mm
Installiertes Gerät	ComPact: INS160 Multi 9: NG125 ComPact: NG160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120
Nennbetriebsstrom Ie	160 A
Material	Kupfer Kunststoff
Farbe	Kupfer Schwarz (RAL 9005)
Länge	440 mm
Produktgewicht	1 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	42,700 cm
VPE 1 Gewicht	957,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	14,996 kg

VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	43,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	71,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklaerung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------