


LVS03643

PrismaSeT-P, Frontplatte,  
ComPacT NSX/NSX Vigi400-630

3polig, horizontal, Breite=650mm, Höhe=4Module

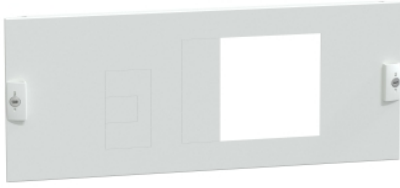



## Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt

---

Installiertes Gerät

ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz -  
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation  
ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal  
Installation  
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz  
- Steuerung: Motormechanismus - horizontal  
Installation

---

Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: CVS400 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: CVS630 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,74 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	21,0 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	748,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	22,8 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	7,713 kg
VPE 3 Art	P12

VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	36,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	81,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------