


LVS03204

PrismaSeT-P, Frontplatte,
mit 45mm Ausschnitt, 1-
reihig, Breite=650mm, Höhe=4Module

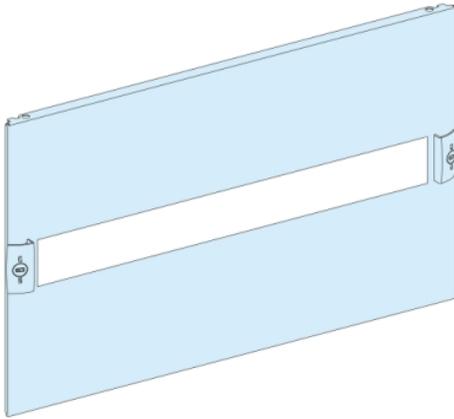

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilkategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Typ der Frontplatte	Ausschnitt Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Beschreibung Pole	1 3P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,72 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Vigilohm 4 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 6</p>

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	21,2 cm
VPE 1 Länge	51 cm
VPE 1 Gewicht	700 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	22 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	7,32 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	100 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	281,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------