



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RPM mit 1 Wechslerkontakt Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V

Zusatzmerkmale

Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben < 0,8 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Produktgewicht	0,031 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	- Schraubklemmenleisten, 2 Drähte 0,5 - 4 mm² / AWG 20 - AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmenleisten, 1 Draht 0,5 - 4 mm² / AWG 20 - AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmenleisten, 2 Drähte 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmenleisten, 1 Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmenleisten, 2 Drähte 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmenleisten, 1 Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmenleisten, 2 Drähte 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmenleisten, 1 Draht 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende Spulenklemme
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	2,1 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	30 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,5 cm
VPE 2 Breite	9 cm
VPE 2 Länge	10,7 cm
VPE 2 Gewicht	335 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,593 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

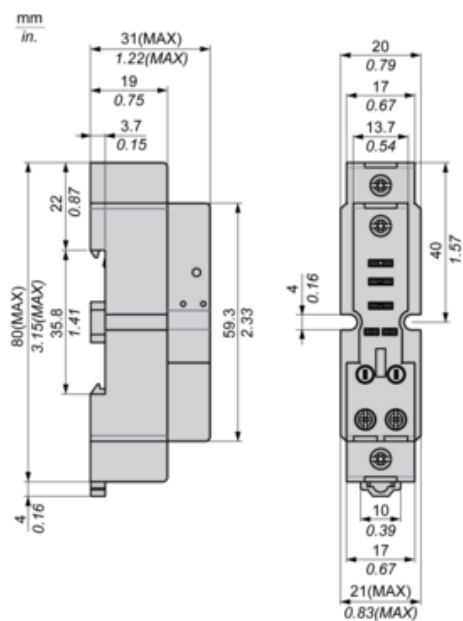

Wiring Diagram

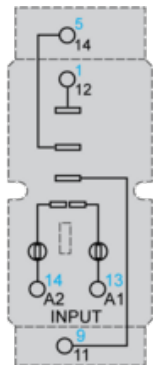

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.