

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# RPZF2

Stecksockel für Leistungsrelais RPM2,  
kombinierte Anordnung, Schraubklemme



### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RPM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V

### Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,054 kg

### Montage

Anschlüsse - Klemmen	- Schraubklemmenleisten, 1 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende - Schraubklemmenleisten, 1 x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 - AWG 16 starr Kabel ohne Kabelende - Schraubklemmenleisten, 2 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende - Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 - AWG 16 starr Kabel ohne Kabelende
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	3,1 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
VPE 1 Gewicht	55 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,7 cm
VPE 2 Breite	9,2 cm
VPE 2 Länge	15,8 cm
VPE 2 Gewicht	577 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	12,388 kg

## Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

mm  
in.

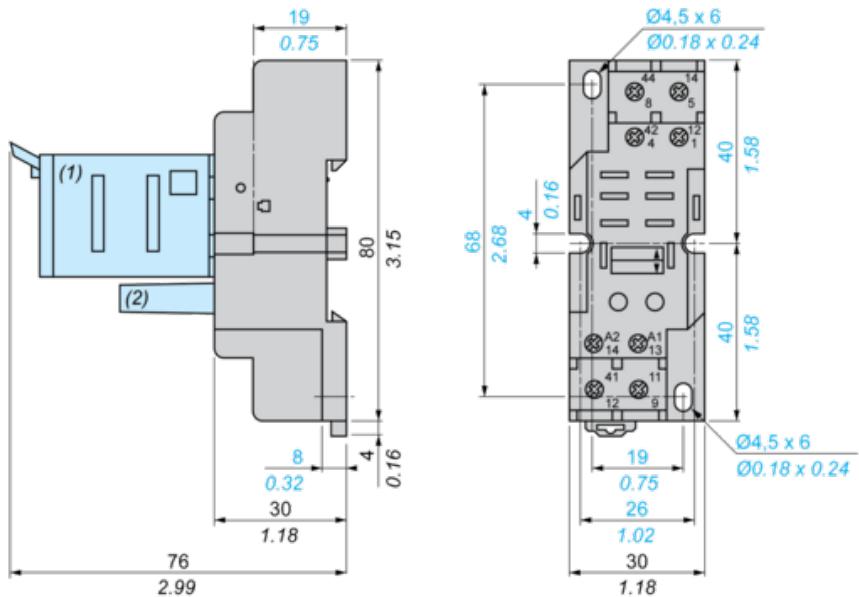


- (1) Relays  
(2) Protection module  
(3) Maintaining clamp

---

Wiring Diagram

---

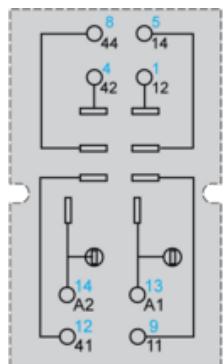

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.