

Produktdatenblatt

Eigenschaften

RXZE14P

Push-In Sockel für RXM2-/RXM4-Relais,
getrennte Kontakt-Anordnung, 12A/6A, 250V



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RXM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	4 Wechslerkontakte
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	12 A 2 Wechslerkontakte - Relais 6 A 4 Wechslerkontakte - Relais
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uiimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Länge	98 mm
Breite	31 mm
Höhe	85 mm
Produktgewicht	0,080 kg

Montage

Schutzzart (IP)	IP20
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL[RETURN]EAC
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,1 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	10,1 cm
VPE 1 Gewicht	74 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	16 cm
VPE 2 Länge	20,4 cm
VPE 2 Gewicht	896 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	70
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,713 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

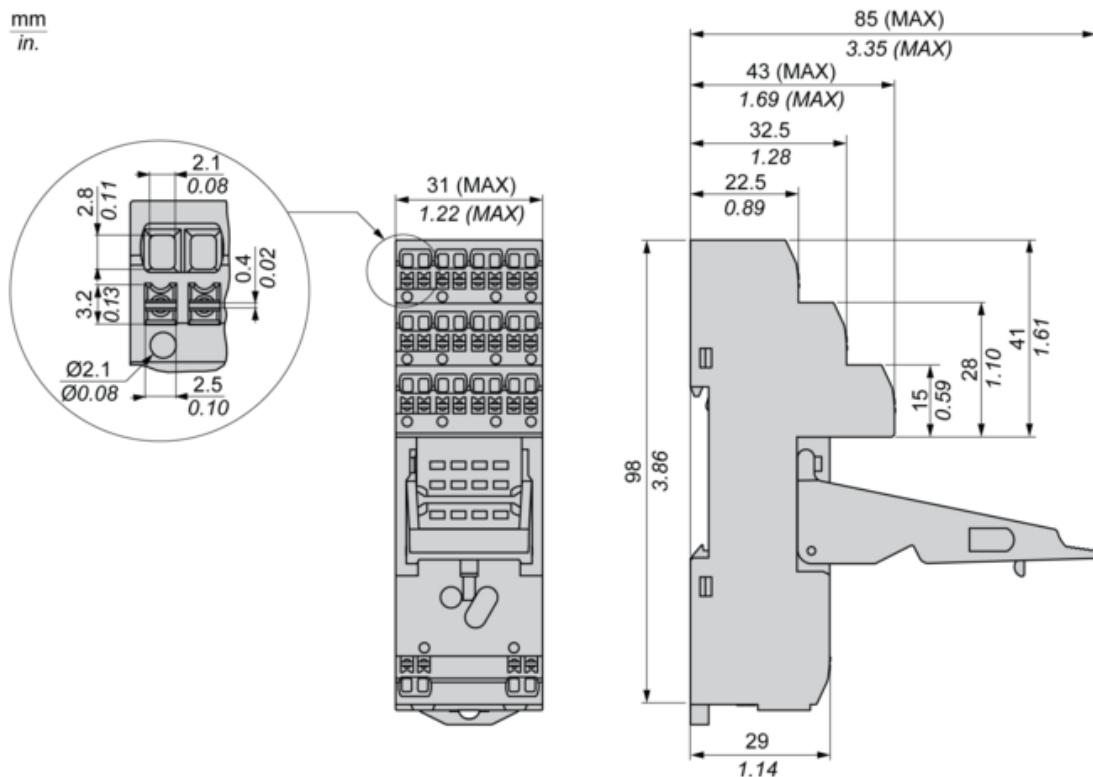

Wiring

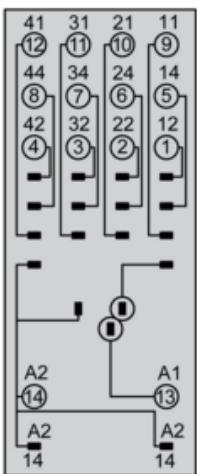


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

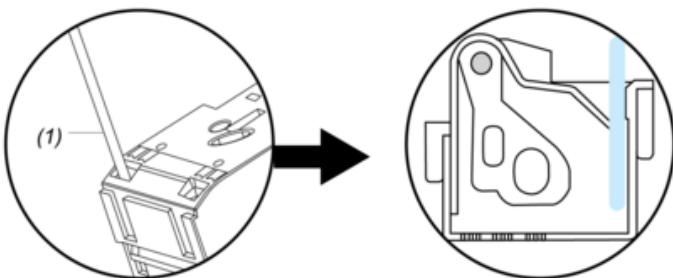

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

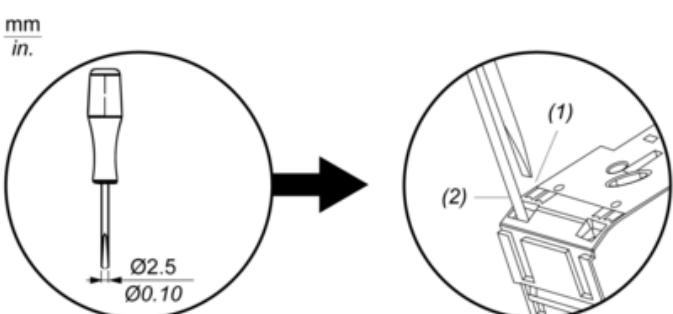

(1) : Press

(2) : Pull Wire