

Produktdatenblatt

Eigenschaften

RGZE05P

Push-In Sockel für RXG1-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 10A, 250V



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RGZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 1 Wechslerkontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uiimp]	6 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolation
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Stiftform	Flach
Spannungsfestigkeit	5 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 3 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolation
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Länge	98 mm
Breite	16 mm
Höhe	67 mm
Produktgewicht	0,039 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	36 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	10,5 cm
VPE 2 Länge	16,5 cm
VPE 2 Gewicht	413 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,148 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Dimensions

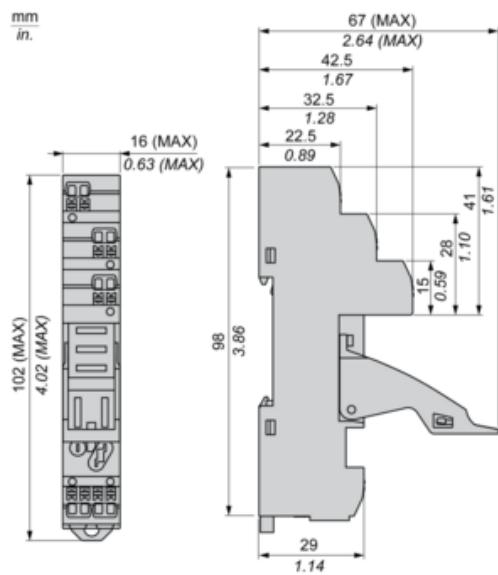

Wiring

 


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

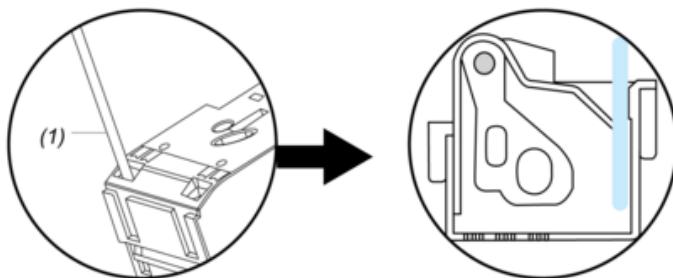

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

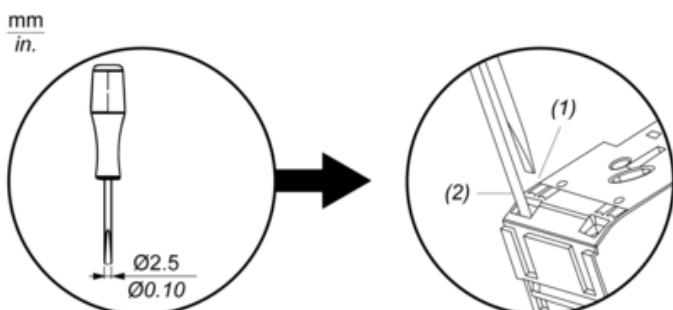

(1) : Press

(2) : Pull Wire