


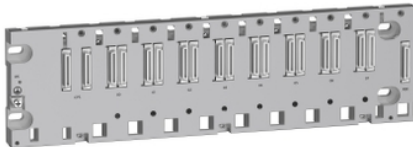

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Zubehör / Teiletyp	Rack



Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckplätze	8 für Ethernet- und X-Bus
Produktkompatibilität	E/A-Modul BMX-Prozessor Applikationsmodul (spezifisch) BMXCPS-Spannungsversorgung BME-Prozessor
Leistungsaufnahme in W	211 MW 3,3 V DC 3,9 W 24 V DC
Elektrische Verbindung	1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Montage an Schalttafel Durch 4 M6-Schrauben, Montage an Platte Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Stromaufnahme	64 mA bei 3,3 V DC 164 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	1297516 H
Produktgewicht	1,06 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	46,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,032 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm

VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,200 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	53,000 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

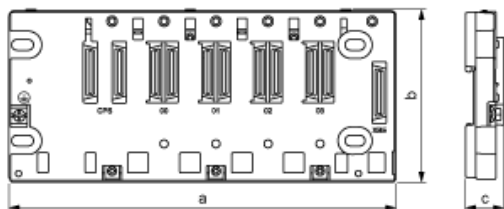


Abmessungen in mm

a		b	c
Leeres Rack	Rack mit montiertem Erweiterungsmodul		
372,8	373,98	105,11 HINWEIS: Die Gesamthöhe beträgt 134,6 mit einer montierten CPU.	19


Abmessungen in in.

a		b	c
Leeres Rack	Rack mit montiertem Erweiterungsmodul		
14,68	14,72	4,14 HINWEIS: Die Gesamthöhe beträgt 5,30 mit einer montierten CPU.	0,75


Minimaler Abstand

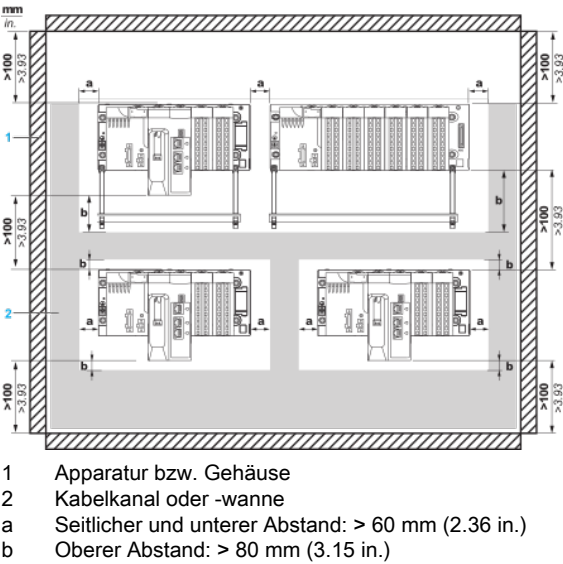

Montage eines Racks auf einer DIN-Schiene

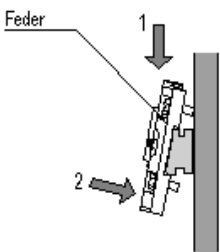

Montage und Befestigung der Racks auf Schalttafeln

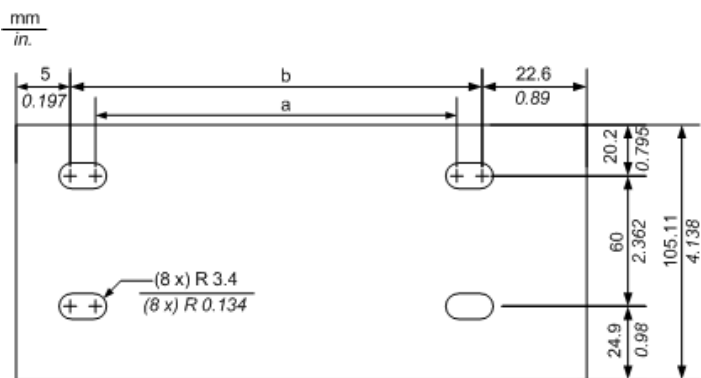

HINWEIS: Sie können Schrauben des Typs M4, M5, M6 oder UNC #6 in den Befestigungslöchern verwenden.


Abmessungen in mm

a	b
332,5	345,2

Abmessungen in in.

a	b
13,09	13,59

Montage auf Telequick-Lochplatten AM1-PA und AM3-PA

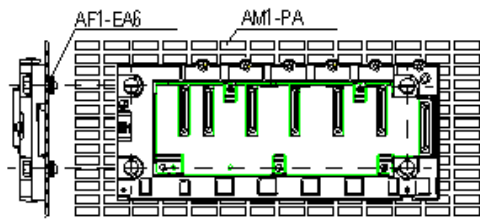

Sichern Sie das Rack mit vier Schrauben des Typs M4, M5, M6 oder UNC #6