


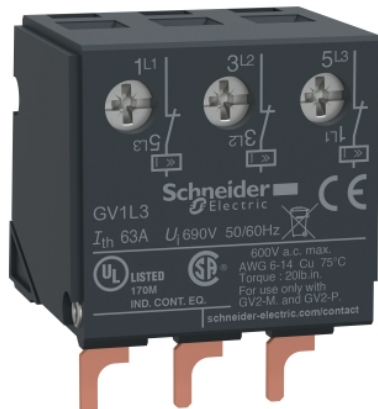

### Hauptmerkmale

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baureihe                                               | TeSys                                                    |
| Baureihe                                               | TeSys GV2<br>TeSys Deca                                  |
| Zubehör / Teilekategorie                               | Schutzzubehör                                            |
| Produkt- oder Komponententyp                           | Strombegrenzungsmodul                                    |
| Kompatible Produktfamilie                              | TeSys GV2<br>TeSys Deca                                  |
| Produktkompatibilität                                  | GV2RT<br>GV2ME<br>GV2P<br>GV2L                           |
| Funktion des Moduls                                    | Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters |
| Montageort                                             | Oben am Leistungsschalter                                |
| [Ie]<br>Betriebsbemessungsstrom                        | 32 A                                                     |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 63 A entspricht IEC 60947-1                              |
| Betriebsschwellenwert                                  | 1500 A                                                   |
| Ausschaltvermögen                                      | <= 100 kA abhängig vom Schutzgerät                       |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung                     | 690 V AC 50/60 Hz                                        |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                     | 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1                 |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...25 mm² fest<br>Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...10 mm² fest<br>Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...25 mm² flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...10 mm² flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...16 mm² flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...4 mm² flexibel mit Kabelende |
| [M] Anzugsdrehmoment | 2,2 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktgewicht       | 0,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 8,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 5,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 8,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 122,0 g  |
| VPE 2 Art     | S01      |
| VPE 2 Menge   | 24       |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 3,104 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|