


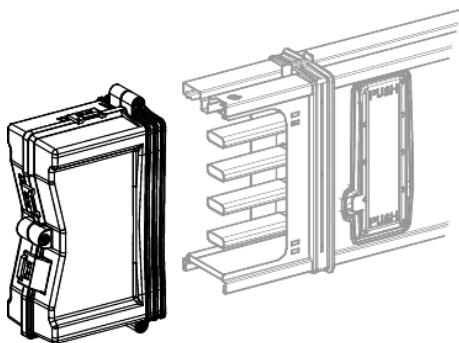

### Hauptmerkmale

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Baureihe                        | Canalis      |
| Produktname                     | KS           |
| Produkt- oder Komponententyp    | Endabdeckung |
| Produktkompatibilität           | KS           |
| [Ie]<br>Betriebsbemessungsstrom | 400 A        |

### Zusatzmerkmale

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Zubehör / Teilekategorie | Kabelkanalzubehör |
| Montageort               | Gehäuseseite      |
| Montagemodus             | Durch Clips       |
| Montagehalterung         | Sammelschiene     |
| Gehäusematerial          | Kunststoff        |

### Montage

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normen | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |
|--------|----------------------------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,2 cm    |
| VPE 1 Breite  | 11 cm     |
| VPE 1 Länge   | 19,5 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 211 g     |
| VPE 2 Art     | S04       |
| VPE 2 Menge   | 30        |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm     |
| VPE 2 Breite  | 40 cm     |
| VPE 2 Länge   | 60 cm     |
| VPE 2 Gewicht | 6,915 kg  |
| VPE 3 Art     | P06       |
| VPE 3 Menge   | 60        |
| VPE 3 Höhe    | 45 cm     |
| VPE 3 Breite  | 80 cm     |
| VPE 3 Länge   | 60 cm     |
| VPE 3 Gewicht | 57,915 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt                                                                                                                             |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|