


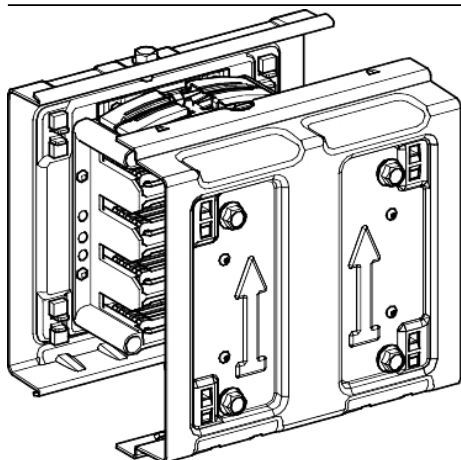

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität	KS
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	400 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Steuerungstyp	Ohne
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Breite	178 mm
Tiefe	60 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	2 kg

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,4 cm
VPE 1 Breite	19,7 cm
VPE 1 Länge	22,3 cm
VPE 1 Gewicht	2,24 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	51,5 cm
VPE 2 Breite	60 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	51,23 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------