


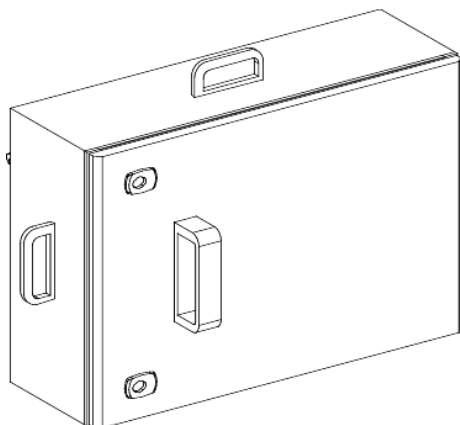

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Stromschienenverteiler Canalis KS Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	250 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: für aM Kontaktmesserart Sicherung, Größe 1 - 250 A entspricht NF Standard Sicherungslasttrennschalter: für gG Kontaktmesserart Sicherung, Größe 1 - 250 A entspricht NF Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 150 mm² flexibel Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 150 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Metall
Breite	630 mm
Tiefe	258 mm
Tiefe (Tür offen)	777 mm
Höhe	432 mm
Produktgewicht	20 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	31,0 cm
VPE 1 Breite	43,5 cm
VPE 1 Länge	64,0 cm
VPE 1 Gewicht	20,1 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	81,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	97,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------