


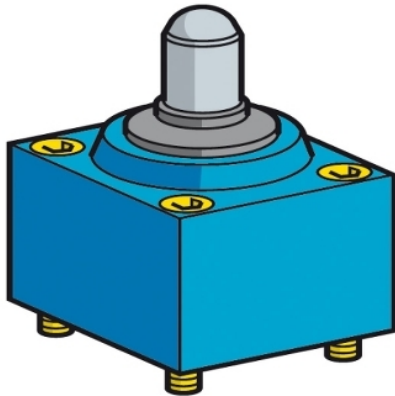

Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JC15 ZC2JC25
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (auf Kugellager montiert)
Ansatztyp	Multidirektionaler Ansatz

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,205 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------