


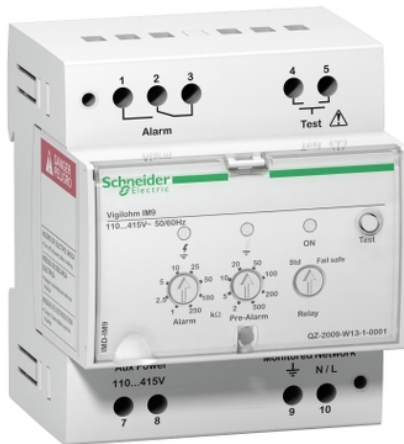

Hauptmerkmale

Baureihe	Vigilohm
Kurzbezeichnung des Geräts	IM9-OL
Produkt- oder Komponententyp	Isolationsüberwachungsgerät
Geräteanwendung	Offline-Motor
Erdungssystem	TT TN-S IT

Zusatzmerkmale

Netzspannung	0...690 V - AC bei 45 - 440 Hz (Leiter - Leiter) 0...690 V - DC (zwischen Polen)
Messungstyp	Statorisolationswiderstand
Schwellwerteinstellung	Vor Alarm: 0,5 - 10 MOhm Motor, kein Start: 0,25 - 2 MOhm
[tA] Antwortzeit	≤ 2 s
Hilfsversorgungsspannung	110 - 415 V AC 45 - 440 Hz +/-15 % 125 - 250 V DC +/-15 %
Interne Impedanz	500 kOhm - AC bei 45 - 440 Hz 1 MOhm - DC
Prüffunktion	Manuell
Ausgangskontakt	1 Wechslerkontakt Standard 1 Wechslerkontakt ausfallsicher
Ausschaltvermögen	250 V - AC bei 6 A 12 - 24 V - DC bei 6 A
Kommunikationsprotokoll	-
Montagemodus	Aufsteckbar Unterputzmontage
Montagehalterung	DIN-Schiene Schalttafel
Montageposition	Horizontal Vertikal
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 0,2...2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Produktgewicht	0,2 kg
Höhe	90 mm
Breite	71 mm
Tiefe	67,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	Gehäuse: IP20 Vorderseite: IP40
Umgebungseigenschaften	Feuchte Wärme, außerhalb Betrieb entspricht IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, bei Betrieb entspricht IEC 60068-2-56 Salznebel entspricht IEC 60068-2-52
Installationstyp	Innenraum
Standards	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]DNV[RETURN]CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	222,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,442 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------