


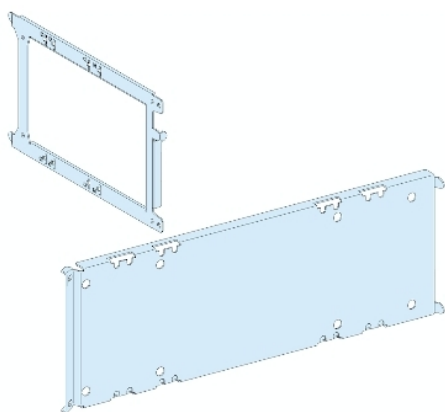

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 600 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NS1600b - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NS2000 - 3200 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS630b - 1600 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS630b - 1600 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INV2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INV2000 - 2500 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INV630b - 1600 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INV630b - 1600 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NS1600b vertikal Anlage 1 4P: fixiert NS1600b vertikal Anlage 1 3P: fixiert NS2000 - 3200 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NS2000 - 3200 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	16 Module: INS2000 - 2500, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: INS2000 - 2500, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 14 Module: INS630b - 1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: INV2000 - 2500, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: INV2000 - 2500, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 14 Module: INV630b - 1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 14 Module: NS1600b, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: NS2000 - 3200, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	2,9 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600b fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600b fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS2000 - 3200 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS2000 - 3200 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 212,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	20 cm
VPE 1 Länge	58 cm
VPE 1 Gewicht	2,944 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	18,25 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------