


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS08487

PrismaSeT-P, Kabeleinführungsplatte,
IP55, Breite=650+150mm, Tiefe=400mm

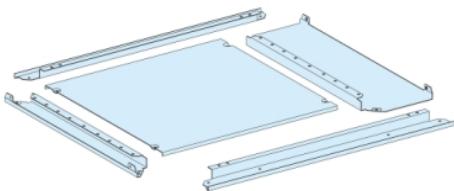

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT P
Baureihe	PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schalfeld
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Produktkompatibilität	IP55-Gehäuse

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Schalfeld + Kanal - Breite 650 + 150 mm
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Material	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	4,34 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	32,0 cm
VPE 1 Länge	74,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,172 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	53
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	233,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------