




Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

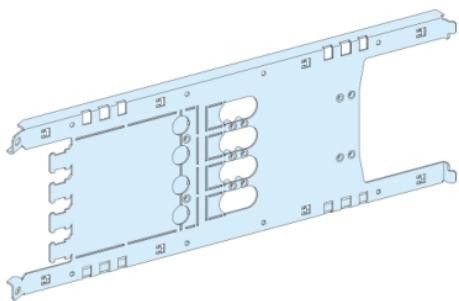

### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm



Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

## Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm

Produktgewicht	2,36 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	20 cm
VPE 1 Länge	57,4 cm
VPE 1 Gewicht	2,449 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	20,532 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	72 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	175,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------