




Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

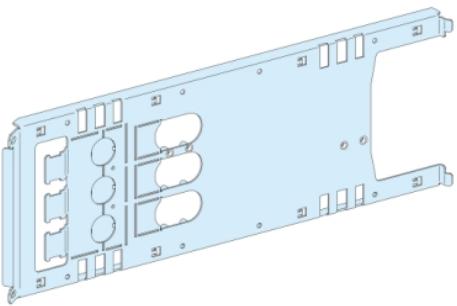

### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm



Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: CVS400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

### Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm

Produktgewicht	2,5 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,815 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	26,000 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	103,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	316,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------