




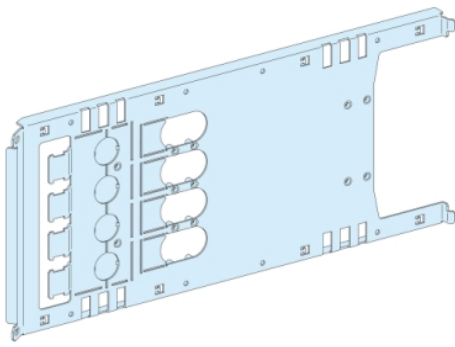

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm

Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 4P: fixiert CVS400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert CVS630 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX630 horizontal Anlage 1 4P: steckbar NSX400 horizontal Anlage 1 4P: steckbar NSX630 horizontal Anlage

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	250 mm

Produktgewicht	2,96 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	24,700 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,994 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	19,760 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	103,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	235,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------