


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04453

PrismaSeT-P, Verbindung, NSX400-630
3polig,Kipphebel,Festeinbau,horizontal,mit
vertikaler Sammelschiene Linergy LGY

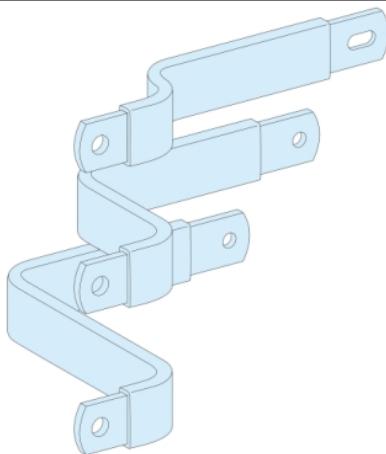

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	630 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 6 mm
Produktgewicht	2,42 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	27,5 cm
VPE 1 Länge	30,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,32 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	35,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm

VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	151,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------