


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04456

PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung,
ComPacT NSX/NSX Vigi400-630
4polig,Kipphebel,Festeinbau,horizontal

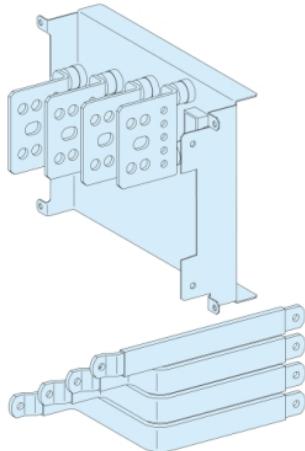

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Flache Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	630 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 6 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	7,18 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	27,5 cm
VPE 1 Länge	40,0 cm
VPE 1 Gewicht	7,071 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	29,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	75,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------