


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04956

PrismaSeT-P, Schottung, Form 3, vertikal,für
rückseitigen Anschluss,Höhe=5-6Module

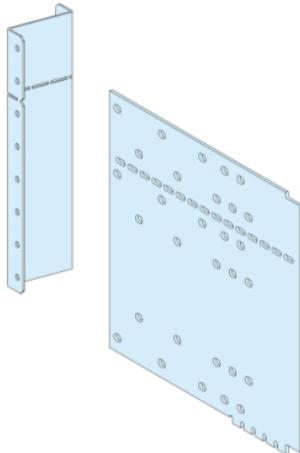

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Gehäuse- Einteilungsform	Form 3

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Installationsrichtung	Vertikal
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Installiertes Gerät	Rückseitiger Anschluss
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	300 mm
Breite	2238 mm
Produktgewicht	0,56 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	30,5 cm
VPE 1 Gewicht	463,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	14,62 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------