

Produktdatenblatt


Eigenschaften

LVS04966

PrismaSeT-P, Schottung, Form

2, horizontale Sammelschiene Linergy LGYE

3200-4000A, Breite=650mm, Tiefe=600mm, Höhe=4Mod.

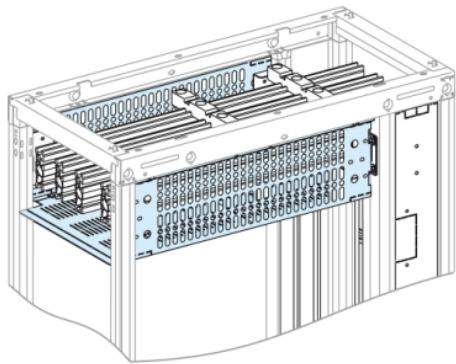

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy BS Sammelschiene Linergy Linergy LGYE Sammelschiene
Produktspezifische Anwendung	Zur Aufteilung horizontaler Sammelschienen
Gehäuse-Einteilungsform	Form 2

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbreite	650 mm
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Schrank 4000A
Die Installationsbeschreibung	Schrank 4000A - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm
Produktbestimmung	Für 600 mm tiefen Rahmen
Schranktiefe	600 mm
Höhe	200 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt Pulverbeschichtet
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Produktgewicht	3,7 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	34,700 cm
VPE 1 Länge	57,200 cm
VPE 1 Gewicht	3,793 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,196 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	157,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------