


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04489

PrismaSeT-P, Verbindung, MasterPacT
MTZ1 16 3polig, Festeinbau, mit vertikaler
Sammelschiene Linergy LGY

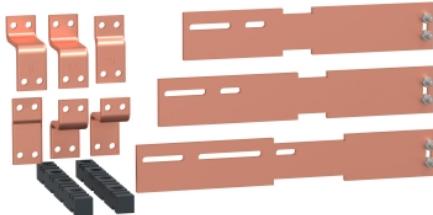

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Frontseite 400 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	1600 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	150 mm
Breite	550 mm
Tiefe	300 mm
Produktgewicht	14,56 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	54,0 cm
VPE 1 Gewicht	14,188 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	28

VPE 2 Höhe	39,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	408,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------