



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt[RETURN]Steckbares Relais RXM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	4 Wechslerkontakte
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten, 1 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten, 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende Schraubklemmenleisten, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,048 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,896 cm
VPE 1 Breite	3,005 cm
VPE 1 Länge	8,218 cm
VPE 1 Gewicht	52,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,4 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	15,0 cm
VPE 2 Gewicht	0,621 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,851 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals

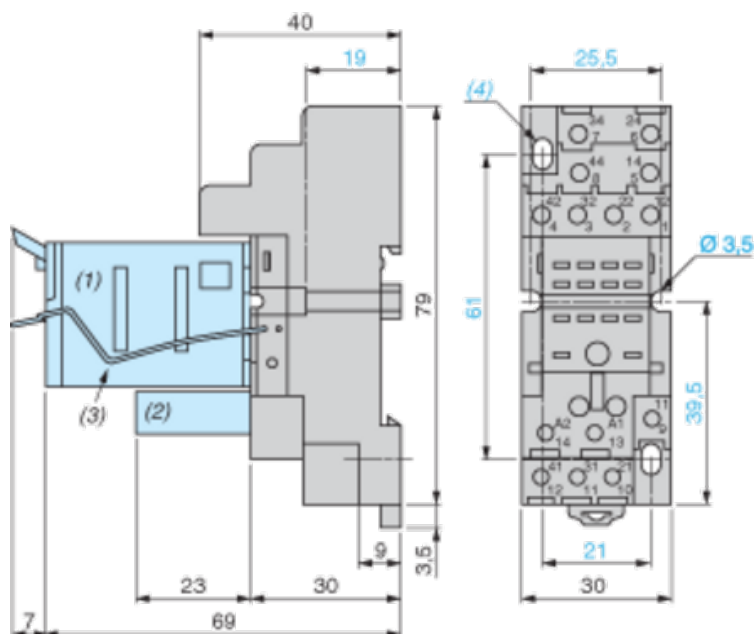

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup