


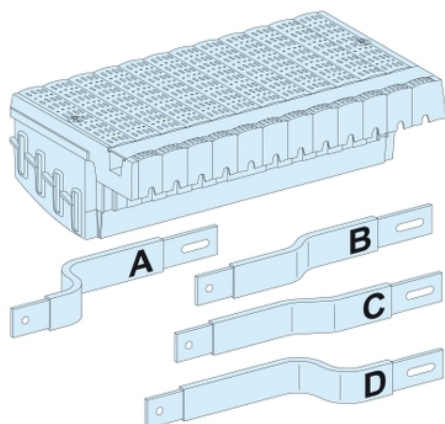

Hauptmerkmale

Baureihe	Liner
Baureihe	Liner
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Liner FC
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Vorgefertigter, flexibler Anschluss an Linergy-Sammelschienen

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Anzahl Geräte	3 (4P)
Beschreibung der Pole	4P
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Montagehalterung	Montageplatte
Installationsrichtung	Horizontal
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	675 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V
[Ip] Bemessungs-Stoßstrom	50 kA
I²t bei Aktivierung	25000000 A².s
Zulässiger Strom	675 A bei 40 °C 615 A bei 60 °C 570 A bei 70 °C
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: biegsame Schienen (Phase / Neutral) , 32 x 5 mm Abgang: Einschub (Phase / Neutral) , 3 Abgänge
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	KEMA[RETURN]ASEFA
Menge pro Satz	Satz à 1
Länge	440 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	235 mm
Produktgewicht	8 kg
Farbe	Schwarz

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,400 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	46,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,630 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	89,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	241,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------