


Artikel-Nr.	0323-ss
Bezeichnung	Schutzkontaktstecker Schweizer Standard T23 16A IP55 (schwarz)
Langbeschreibung	Schutzkontaktstecker IP55 Schweizer System T23 16A Gehäusematerial: PA6/TPE Farbe: schwarz Kontakte quadratisch vernickelte Schraubkontakte 16A / 250V AC / 3p (2P+E) Schutzart: IP55
GTIN (EAN)	9003399573064
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,098 kg
Verpackungsmenge	20
Mindestbestellmenge	20

ETIM 9.0	EC000242
Ausführung	Schweizer Norm Typ 23
Schutzkontakt	quadratisch
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (IP)	IP55
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6,4-14,5 mm
SW	22 mm
Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Gehäuseschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	500 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C

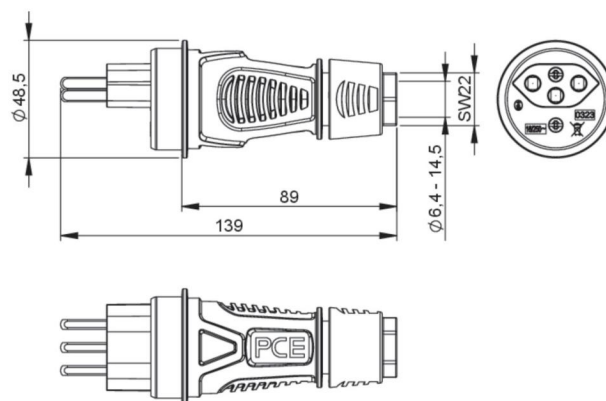

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0323-ss>