


Artikel-Nr.	20251-u
Bezeichnung	Schutzkontaktkupplung nat mit Deckelband IP66/68 (bronzegrün)
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung mit Deckel Serie NAUTILUS Gehäusematerial: PC/ABS Farbe: bronzegrün System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem Kontakte: vernickelt 250V~ / 16A / 2P+E Schutzart: IP66/68 druckwasserdicht (2bar/2h) Verteidigungsgerätenorm VG96926: auf Anfrage
GTIN (EAN)	9003399277108
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,136 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP68
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	grün
RAL-Nummer	6031
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

a	140 mm
b	65 mm
K (Kabel Ø)	6-19 mm
SW	38 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantellungsänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C

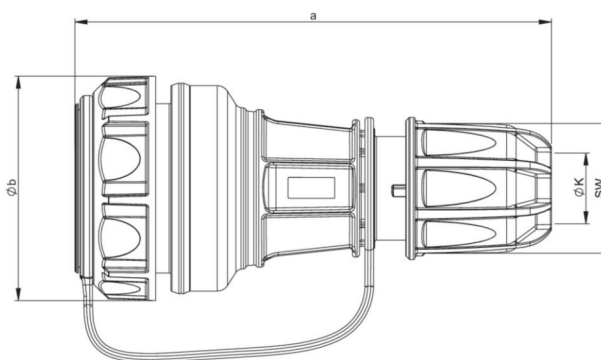

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=20251-u>