



## Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

## Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Vernickeltes Messing
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	6,4 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
[In] Bemessungsstrom	2 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ

## Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP67 IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...90 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	18,400 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
VPE 1 Gewicht	281,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,100 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

Steckverbinder

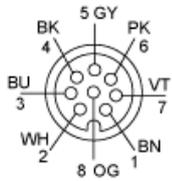

- GY: Grau
- PK: Rosa
- VT: Violett
- BN: Braun
- OG: Orange
- WH: Weiß
- BU: Blau
- BK: Schwarz