


Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYBT2U25P

Actassi, 19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250, Max. Last 20kg

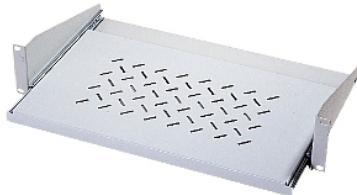

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Ausziehbare, perforierte Ablage
Geräteanwendung	Mehrzweck Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Geräteaufbau	1 Regal 2 Teleskopführung
Befestigungsmodus	Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Zulässige Dauerbelastung	5 kg
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	2
Höhe	88,9 mm
Breite	465 mm
Tiefe	250 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,586 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	72,0 cm
VPE 2 Breite	105,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	185,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------