

Produktdatenblatt

Eigenschaften


NSYBF1U25P

Actassi, 19"-Trägerplatte 2HE auf 2 Befestigungen T250m, Max. Last 15kg



Übersicht

Ausführung	Power Management
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen

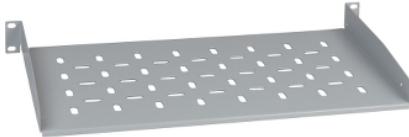

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest eingebautes Fach
Zubehör / Teiletyp	Feste perforierte Ablage
Geräteanwendung	Mehrzweck Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Zulässige Dauerbelastung	15 kg
Dicke	5 mm
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	1
Höhe	44,45 mm
Breite	465 mm
Tiefe	250 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,65 cm
VPE 1 Breite	23,11 cm
VPE 1 Länge	50,04 cm
VPE 1 Gewicht	1,73 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	73 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmenen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	85 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------