


Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYBF2U40P

Actassi, 19"-Trägerplatte 2HE auf 2
Befestigungen T400m, Max. Last 20kg

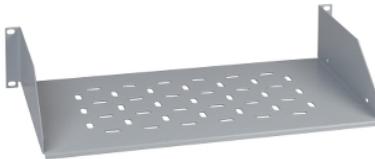

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest eingebautes Fach
Zubehör / Teiletyp	Feste perforierte Ablage
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung Mehrzweck
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Zulässige Dauerbelastung	20 kg
Dicke	5 mm
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	2
Höhe	88,9 mm
Breite	465 mm
Tiefe	380 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	39 cm
VPE 1 Länge	51 cm
VPE 1 Gewicht	2,882 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	91 cm
VPE 2 Breite	102 cm
VPE 2 Länge	122 cm
VPE 2 Gewicht	141 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------