


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYMPD18M6

Räumliche SFM einfache Teiltür - 900x600 mm  
- 18M

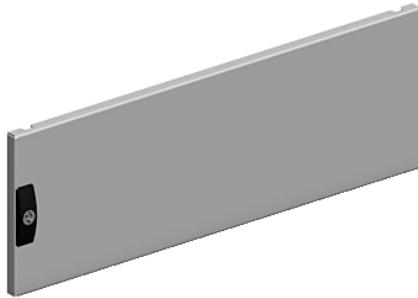

### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Teiltür
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-B: 600 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module	18
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	1 Teiltür 2 Scharniere 1 Doppelbarreteinsatz, 5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Externe Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	Nennwert: 900 mm
Breite	Nennwert: 600 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	60,0 cm
VPE 1 Länge	91,0 cm
VPE 1 Gewicht	9,826 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	82,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	110,26 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------