


Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYPIN86

Innentür für Gehäuse Spacial WM H800xB600,
Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung

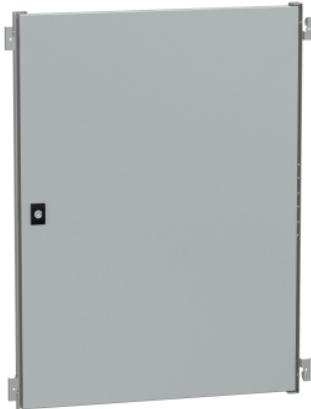

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Stufenschieber Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Geräteaufbau	1 Tür 4 Befestigungswinkel 2 Montagestützen

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Stahlblech
Farbe	Alle Seiten: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Anpassung	Rastermaß 25 mm (auf Stufenschiebern)
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel
Max. Last	30 kg/m²
Höhe	Nennwert: 800 mm
Breite	Nennwert: 600 mm
Produktgewicht	6,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	55,500 cm
VPE 1 Länge	76,500 cm
VPE 1 Gewicht	6,412 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	153,064 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------