


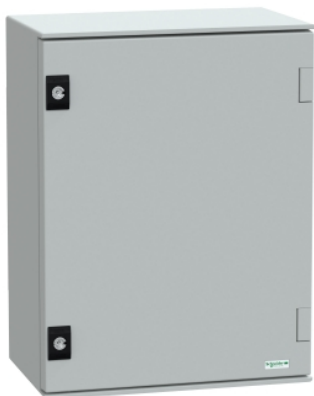

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa PLM
Kurzbezeichnung des Geräts	PLM
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	430 mm
Nennbreite	330 mm
Nenntiefe	200 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Tür 1 Montageplatte 2 Schloss
Türtyp	Einfach
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung

Zusatzmerkmale

Anzahl der Schlösser	2
Beschreibung der Montageplatte	Einfach Bakelit
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplatte durch Befestigungselement
Material	Polyester mit Glasfaser verstärkt
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208 NEMA-Klassifizierung 13 NEMA-Klassifizierung 4X
Produktzertifizierungen	UL
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	35,0 cm
VPE 1 Breite	23,0 cm
VPE 1 Länge	46,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,9 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50

VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	213 cm
VPE 2 Gewicht	310 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------