


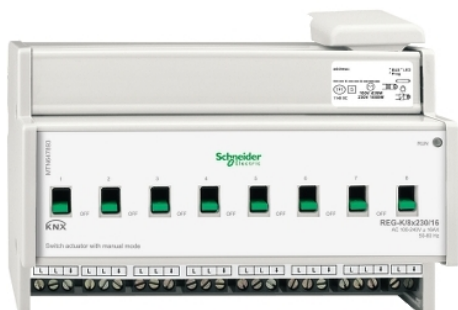

### Hauptmerkmale

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Baureihe                     | KNX                                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Schaltaktor                           |
| Betriebsmodus                | Manuell                               |
| Bustyp                       | KNX                                   |
| Zusatzinfo Modulargerät      | Anschließbar mit verschiedenen Phasen |
| Anzahl der Kontakte          | 8                                     |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtzahl der 18-mm-Module     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montagehalterung                | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzwerkfrequenz                | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] Bemessungsstrom            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lasttyp                         | Glühlampen: ≤ 3.600 W, 230 V AC<br>Halogenlampen: ≤ 2.500 W, 230 V AC<br>Glühlampen: ≤ 1.600 W, 100 V AC<br>Glühlampen: ≤ 3.840 W, 240 V AC<br>Halogenlampen: ≤ 1.086 W, 100 V AC<br>Halogenlampen: ≤ 2.608 W, 240 V AC<br>Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 1.086 VA, 100 V AC<br>Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 2.500 VA, 230 V AC<br>Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 2.608 VA, 240 V AC<br>Kapazitiv: , 16 A, 200 µF, 100 - 240 V AC |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 8,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 13,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 28,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 626,000 g |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 6         |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,148 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                      |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|