


Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYSFBK19

Spacial SF-19"-Schwenkrahmen-Anreihesatz, IP 55

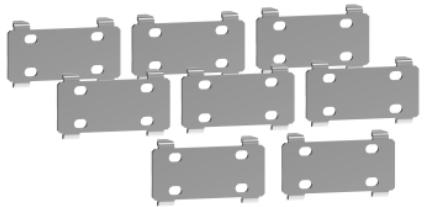

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Kupplungs-Bausatz
Anwendung	Prisma-Anwendung Mehrzweck
Montageort	Seitliche Anreichung von 2 Gehäusen Anreichung in der Tiefe von 2 Gehäusen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse Spacial Spacial SFX geeignetes Gehäuse Prisma Prisma PH Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	8 Flachstecker Befestigungselemente Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Dichtung: EPDM Flachstecker: Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M6-Schneidschraube
Höhe	80 mm
Breite	345 mm
Tiefe	335 mm
Schutzzart (IP)	IP55
Montagedurchmesser	0 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,604 cm
VPE 1 Breite	33,782 cm
VPE 1 Länge	36,068 cm
VPE 1 Gewicht	1,207 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	125
VPE 2 Höhe	110 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	188 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
