


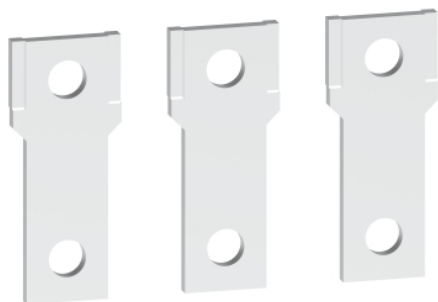

### Hauptmerkmale

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA9G                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschlussverlängerungen  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör         |
| Kompatible Produktfamilie    | TeSys LC1G<br>TeSys LR9G |
| Beschreibung der Pole        | 3P                       |
| Menge pro Satz               | Satz à 3                 |

### Zusatzmerkmale

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Produktgewicht        | 0,083 kg                                        |
| Produktkompatibilität | LC1G115 - 225<br>LC1G205 - 245<br>LR9G115 - 225 |
| Höhe                  | 58 mm                                           |
| Breite                | 3 mm                                            |
| Tiefe                 | 24 mm                                           |

### Montage

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht IEC 60947-1                                                 |
| Normen                           | EN/IEC 60947-1<br>UL 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-1<br>GB/T 14048      |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...60 °C                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -60...80 °C                                                              |
| Betriebshöhe                     | 3.000 m ohne Leistungsminderung<br>5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,8 cm   |
| VPE 1 Breite  | 12,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 13,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 168,0 g  |
| VPE 2 Art     | S02      |
| VPE 2 Menge   | 20       |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 3,671 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                      |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                         |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|