


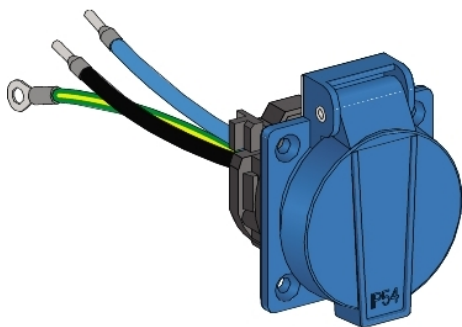

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Steckdosen-Typ	TE
Beschreibung der Pole	1P + N
[UH,nom] Nennhilfsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Max. Versorgungsstrom	10 A
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Produktzertifizierungen	CE
Höhe	150 mm
Breite	150 mm
Tiefe	150 mm
Produktgewicht	0,25 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15 cm
VPE 1 Breite	15 cm
VPE 1 Länge	40 cm
VPE 1 Gewicht	301 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------