



B&W OUTDOOR.CASE TYPE 7800

Artikelnummer: 7800/B



zwei Ösen für
Schlösser (Ø 7
mm)



30 Jahre Garantie



temperaturstabil



flugtauglich



Teleskopgriff



stapelbar



leicht zu öffnende
Schlösser



gummierter
Tragegriff




extrem robust



wasserdicht nach
IP67



staubdicht

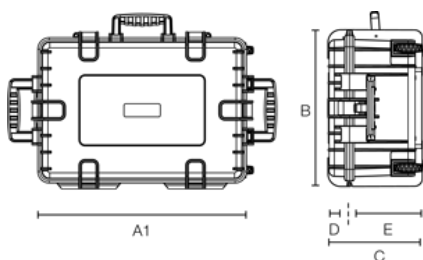

A (A1):	845 mm
B:	615 mm
C:	415 mm
A (A1) innen:	770 mm
B innen:	540 mm
C innen:	380 mm
D (Deckel) innen:	70 mm
E (Boden) innen:	310 mm

Produkteigenschaften

Innenausstattung	leer vorgestanzter Würfelschaum (SI) variable Facheinteilung (RPD)
Zertifikate	IP67 MIL-STD-801G UN 3090/91 UN 3480/81
Material	PP
Volumen (L)	157,0