


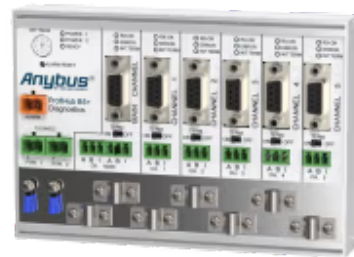

Anybus ProfiHub B5+

Artikelnummer: 17020R

Für PROFIBUS-Netzwerkdesigns bietet der ProfiHub B5+ eine zuverlässige und robuste Backbone-Lösung mit robuster Meldungsprüfung und wählbarer Redundanz bei Kommunikation und Stromversorgung.



Effiziente Netzwerksegmentierung mit integrierter Diagnose bis zum letzten Gerät

Funktionen und Vorteile

✓ **Diagnose Slave-Gerät**

Möglichkeit zur Anzeige von Diagnosemeldungen bis zum letzten Gerät mit ComBricks

✓ **Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten**

Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s

✓ **Netzwerk-Segmentierung**

Erhöhen Sie die Netzwerkzuverlässigkeit durch die Erstellung isolierter Segmentierungen



Allgemeine

Nettobreite (mm)	167
Nettohöhe (mm)	113
Nettotiefe (mm)	35
Nettogewicht (g)	660
Verpackungsbreite (mm)	16
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	26
Verpackungsgewicht (g)	664
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	275 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	275 mA
Eingangsspannung (V)	9...31 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	17020R
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000



Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
CE	Ja
FCC	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung