


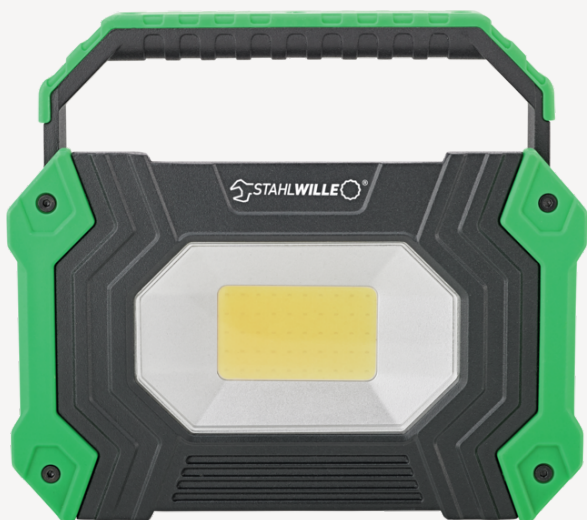

Arbeitsstrahler

13133

Art.-Nr. **77490015**

GTIN **4018754341382**

Modell **13133**

Bezeichnung.

Arbeitsstrahler schwarz-grün 2800, 1400, 700 lm

Eigenschaften.

- praktische Lichtquelle für Heim, Hobby, Handwerk und Industrie
- hochleistungsstarke 30 W COB-LED mit 2.800 lm
- regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: 100 % (2.800 lm) / 50 % (1.400 lm) / 25 % (700 lm)
- Leuchtdauer/Lichtstrom: 3 Std. (2.800 lm) / 7 Std. (1.400 lm) / 13 Std. (700 lm)
- integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/6.600 mAh/24,42 Wh mit Sicherheitselektronik
- aufladbar über Typ-C-Anschluss
- Ladezeit: ca. 8 Std.
- mit Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
- um 180° verstellbarer Aufstellbügel/Tragegriff
- mit Magnethalterung zur sicheren Befestigung an Metalloberflächen
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich (IP64 zertifiziert)
- kompakt und flach verstaubar

Vorteile.


Kabelloser 30 Watt LED-Arbeitsstrahler mit Magnethalterung für Arbeitseinsätze im Innen- und Außenbereich.

Starke Leuchtkraft mit bis zu 2.800 Lumen, regulierbar in 3 Helligkeitsstufen: 100 % (2.800 lm) / 50 % (1400 lm) / 25 % (700 lm)


Staubdichtes, spritzwassergeschütztes und stoßfestes Gehäuse.

Bis zu 13 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank fest verbauten Li-Ionen-Akkus mit Sicherheitselektronik (3,7 V/6.600 mAh/24,42Wh).

Praktische Powerbankfunktion via USB-Port.

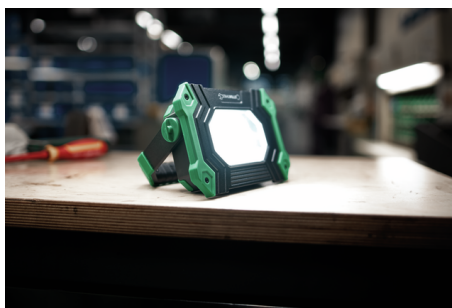

Produkthighlights.

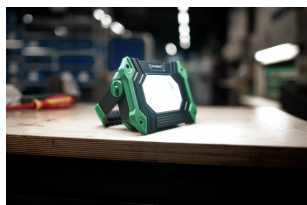

Überzeugende Leuchtkraft.

Der leistungsstarke LED-Strahler erreicht eine Leuchtkraft von bis zu 2.800 Lumen, regulierbar in drei Helligkeitsstufen: 100 %/50 %/25 %.



Flexible Befestigung.

Der um 180° stufenlos verstellbare Tragegriff dient auch als stabiler Standfuß zur punktgenauen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Die Magnethalterung ermöglicht die sichere Befestigung an Metalloberflächen. Zusätzlich kann der Strahler über einen drehbaren Haken aufgehängt werden.



Für innen und außen.

Unser Arbeitsstrahler ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Sein stoßfestes Gehäuse mit gummierter Umrandung ist staubdicht und spritzwassergeschützt (IP64-zertifiziert).



Powerbankfunktion via USB-Port.

Der Baustrahler kann mittels eines USB-Anschlusses als Powerbank genutzt werden, um beispielsweise Mobiltelefone oder andere Geräte aufzuladen. Das Aufladen des Akkus erfolgt über einen Typ-C-Anschluss.

Technische Attribute.

Akku-Typ	Li-Ionen 3,7 V / 6600 mAh
Breite mm (b)	177 mm
Farbe	schwarz-grün
Höhe mm (h)	44 mm
Länge mm (L)	129 mm
Lichtstrom	2800, 1400, 700 lm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	177
Breite mm (IFS)	129
Höhe mm (IFS)	44
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	195
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	55
Volumen (verpackt, dm3)	1.39425 dm3
Art.-Nr.	77490015
Gewicht (brutto, kg)	0,804

Gewicht PAP (kg)	0,068
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754341382
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	1
Gewicht (g)	700 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490015	13133	Arbeitsstrahler schwarz-grün 2800, 1400, 700 lm	4018754341382

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal