


EZVIZ HP7 2K Smart Home Video Doorphone – Türsprechanlage mit Sicherheit und Intelligenz

EAN: 6941545618487

Das EZVIZ HP7 2K Smart Home Video Doorphone bietet eine vernetzte Lösung für sicheren und bequemen Zugang zu Ihrem Zuhause. Mit dieser modernen Türsprechanlage können Sie Ihre alte Gegensprechanlage durch eine internetfähige, fernsteuerbare und App-gesteuerte Version ersetzen. EZVIZs bahnbrechendes HP7 Video Doorphone ermöglicht es Hausbesitzern, Besucher zu sehen, mit ihnen zu sprechen und ihnen Zugang zu gewähren, selbst wenn sie nicht zu Hause sind. Gleichzeitig verbessert es die Sicherheit des Hauses, da die Außenkamera Videos in gestochen scharfer 2K-Qualität aufnimmt und Personen mit Echtzeit-Benachrichtigungen erkennt.

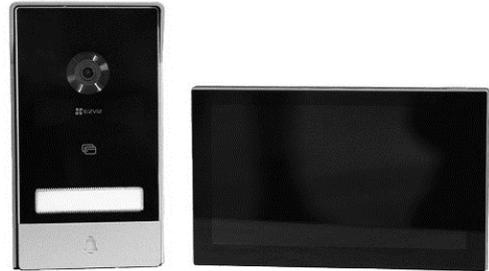

Die HP7 wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz in Häusern und Wohnanlagen entwickelt sowie für renovierte Häuser oder geräumige Anwesen. Das elegante System kombiniert eine 2-in-1-Videosprechanlage für den Außenbereich mit einem großen Monitor für den Innenbereich und lässt sich problemlos an jeden Wohnstil anpassen.

Mit dem HP7 können Sie Ihre Tür bequem und sogar aus der Ferne verwalten. Die schweren Schlüssel gehören der Vergangenheit an! Das HP7 bietet einfache Zugangskontrollen und verifiziert Besucher visuell. Öffnen Sie die Tür mit intelligenter RFID-Technologie, indem Sie einfach den mitgelieferten RFID-Tag auf den Sensor legen. Sie können die Tür auch über den Innenmonitor oder die EZVIZ App öffnen und steuern.

Der 17,78 cm (7“) Farb-Touchscreen des HP7 dient als All-in-One-Monitor zur Kommunikation und Steuerung. Hier können Sie Ihre Außen-Türsprechanlage einrichten und verwalten, auf Besucher reagieren und wichtige Videoaufnahmen speichern. Beim Klingeln an der Tür leuchtet der Innenbildschirm automatisch auf und zeigt Ihnen, wer vor der Tür steht.

Das EZVIZ HP7 bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter kristallklare Live-Ansicht, Zwei-Wege-Kommunikation, Entriegelung von Toren/Türen und Videoaufzeichnung. Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind, verpassen Sie keinen Besucher. Mit dem HP7 können Sie über Ihr Mobiltelefon verbunden bleiben und die Tür für Gäste aus der Ferne öffnen. Bei unerwünschten Besuchern können Sie die Stimmenwechsel-Funktion (Voice-Changer) aktivieren, um Ihre Identität zu schützen.

Das EZVIZ HP7 2K Smart Home Video Doorphone bietet Ihnen ein beeindruckendes visuelles Erlebnis für Ihre Türsprechanlage. Mit einem 162°-Betrachtungswinkel und einer 2K-Auflösung liefert es klare und detaillierte Bilder, sowohl tagsüber als auch nachts. Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion mit einer Reichweite von bis zu 5 Metern haben Sie rund um die Uhr ein zuverlässiges Sicherheitsgefühl.

Das intelligente Bewegungserkennungssystem der HP7 erkennt menschliche Aktivitäten an Ihrer Haustür und sendet Ihnen sofortige Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät, wenn unerwünschte Gäste auftauchen. Sie können die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen und bestimmte Erkennungszonen festlegen, um unerwünschte Benachrichtigungen zu reduzieren.

Das EZVIZ HP7 überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein elegantes Design. Mit seinem minimalistischen und hochglänzenden schwarzen Gehäuse setzt es Akzente und passt perfekt zu modernen Wohnungen. Der Innenmonitor maximiert die Touch-Fläche und sorgt für ein optimales Benutzererlebnis.

Dank der stabilen WLAN-Verbindung mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite können Sie den Innenmonitor entweder mit dem 2,4 oder dem 5 GHz Frequenzbereich vernetzen. Mit der H.265-Videokomprimierungstechnologie profitieren Sie von einer verbesserten Ansicht Ihres aufgezeichneten Videomaterials. Die Dateigröße wird um bis zu 50 % reduziert, sodass Sie sich keine Sorgen um den Speicherplatz machen müssen.

Die HP7 bietet vielfältige Speicheroptionen. Die aufgenommenen Videos können auf einer lokalen microSD-Karte mit bis zu 512 GB gesichert werden, oder es gibt die Möglichkeit, EZVIZ CloudPlay zu abonnieren, um die Aufnahmen vollständig verschlüsselt in der Cloud zu speichern.

EZVIZ legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre. Sie können "Nicht-Filmen-Zonen" einrichten, um sicherzustellen, dass Aufnahmen nur dann erfolgen, wenn es angemessen und erlaubt ist. Mit fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen wie TLS-Datenübertragungsverschlüsselung und AES-128-Datenverschlüsselung gewährleistet EZVIZ den Schutz Ihrer persönlichen Daten.

Produkthighlights

- Maximale Sicherheit und Zugangskontrolle
- Fernzugriff und -steuerung über die EZVIZ-App
- 2K-Aufnahme und Echtzeit-Benachrichtigungen
- 17,78 cm (7") Farb-Touchscreen für Kommunikation und Steuerung
- RFID-Entriegelung und Entriegelung über Innenmonitor
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Ultraweite 162° Blickwinkel
- Bis zu 5 m Infrarot-Nachtsicht
- Intelligente Bewegungserkennung mit anpassbaren Zonen
- Elegantes Design in glänzendem Schwarz
- Zuverlässige WLAN-Verbindung
- H.265-Videokompression für kleinere Videodaten
- Lokaler Speicher auf microSD-Karte bis zu 512 GB
- Optionaler Cloud-Speicher über EZVIZ CloudPlay
- Datenschutzfunktionen und -kontrollen

Technische Daten

Modell	CS-HP7-R100-1W2TFC
Außentürklingel	
Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS (unterstützt geringe Lichtempfindlichkeit)
Objektiv	2,0 mm @ F2,2, Sichtwinkel: 162° (diagonal)
Tag & Nacht	IR-Cut-Filter mit automatischem Wechsel, 850 nm Infrarotlicht x 2 (max. 6 m)
Max. Auflösung	2048 x 1296
DNR	2D / 3D DNR
Videokompression	H.265 / H.264
Bildrate	Max: 15 fps; Selbstadaptiv während der Netzwerkübertragung
Verbindung und Funktion	
Verbindungsmethode	Verkabelte Verbindung (2-Draht, kompatibel mit 4-Draht), digitale Signalübertragung
Übertragungsentfernung	Φ 2 x 0,75 mm ² , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m Geschirmtes Kabel, max. 120 m
Tür öffnen (Tor)	Unterstützt 2 Verkabelungsanschlüsse. Entfernung von 1-10 m. Das Gegensprechanlagen-Panel bietet eine "trockene" Kontaktverbindung ohne elektrischen Strom, um eine Verbindung zu einem automatisierten Tor zu ermöglichen, maximale Schaltleistung: 12 V / 2 A
Entriegelung (elektrischer Türöffner)	Unterstützt 2 Verkabelungsanschlüsse. Entfernung von 1-10 m. Der bestellte elektrische Türöffner oder Schloss muss über ein mechanisches Gedächtnis verfügen; die Stromversorgung des elektrischen Türöffners oder Schlosses darf 12 V / 1,1 A nicht überschreiten, ansonsten muss die Bedienungsanleitung beachtet werden.
Methoden zur Türöffnung	1. Entriegelung per RFID-Badge (Badges x 3 Stück) 2. Entriegelung über App 3. Entriegelung über Innenmonitor
Schnittstelle der Außentürklingel	
Audioeingang	Eingebautes hochsensibles Mikrofon
Audioausgang	Eingebauter Hochleistungslautsprecher
Klingelknopf	Ja. Die Beleuchtung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Namensschild	Insgesamt drei handschriftliche Namensschilder (ein Namensschild bereits am Gegensprechanlagen-Panel). Die Beleuchtung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Anschlussklemme	Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss des Bildschirms. Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss des

	Tors. Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss des elektrischen Türöffners.
Funktionen	
Intelligente Alarme	Intelligente Bewegungserkennung von Personen, Verweilzeit-Erkennung
Manipulationsalarm	Unterstützt
Video-Gegensprechanlage	Video-Gegensprechfunktion über lange Entfernungen
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-30°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
IP-Klasse	Wasserdicht, mit Abdeckung
Größe	161 x 87 x 20 mm (6,34 x 3,42 x 0,79 Zoll)
Innenmonitor	
Bildschirmgröße	17,78 cm (7“) Touchscreen
Auflösung	1024 x 600
Schnittstelle	
Audioeingang	Eingebautes hochsensibles Mikrofon
Audioausgang	Eingebauter Hochleistungslautsprecher
Taste	Ein- / Ausschalttaste des Bildschirms
Anschlussklemme	Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss der 1. Außentürklingel. Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss der 2. Außentürklingel. Zwei Verkabelungsanschlüsse zum Anschluss eines zusätzlichen Innenmonitors (nicht im Lieferumfang enthalten)
Speicher	Unterstützt microSD-Karte bis zu 512 GB. Unterstützt EZVIZ Cloud-Speicherung
Netzwerkparameter	
Protokoll	EZVIZ Cloud Eigensprachiges Protokoll
Schnittstellenprotokoll	EZVIZ Cloud Eigensprachiges Protokoll
Protokoll	EZVIZ Connect Protokoll
WLAN-Parameter	
WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frequenzbereich	2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64 / 128-Bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps
Funktionen	
Mehrere Klingeltöne	Bis zu 20 Klingeltöne
Funktionen	Live-Ansicht, Wiedergabe, Zwei-Wege-Kommunikation, Videoanruf
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-10°C bis 45°C, Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Gewicht	Nettogewicht: 855 g (30,16 oz), Mit Verpackung: 1825 g (64,37 oz)
Größe	180 x 111 x 15 mm (7,09 x 4,37 x 0,59 Zoll)
Stromversorgung	DC 24 V / 1,5 A Stromversorgung, Adapter (100-240Vac)
Stromverbrauch	8 W, Max. 24 W

Lieferumfang

- Monitor
- Wandhalterung für Monitor
- Netzadapter für Monitor
- Bohrschablone für Monitor
- Sprechanlagenpanel
- Bohrschablone für Sprechanlagenpanel
- Schraubendreher
- RFID-Badge (x3)
- Schraubensatz (x2)
- Namenskarte (x2)
- Drähte und Kabelverbinder
- Rechtliche Informationen (x2)
- Schnellstart-Anleitung