

NMPRO-C12

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	65 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Fixiert Schwenken
Höhenverstellung	325 cm
Weiteneinstellung	69 cm
Tiefeneinstellung	20 cm
Schwenkbereich (Grad)	180°
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447601

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS PRO VIDEOWALL

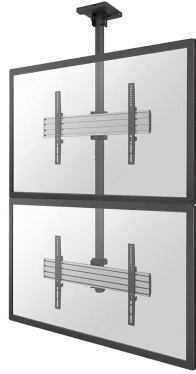

Neomounts




Neomounts

Neomounts Pro NMPRO-C12 ist eine Videowall Deckenhalterung für Flachbildschirme/Fernseher bis 65" - Schwarz

Die Videowall Deckenhalterung von Neomounts Pro Modell NMPRO-C12 ist ein Deckenhalterung für zwei Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 65". Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung ist keine Option ist. Neomounts Pro NMPRO-C12 eignet sich für zwei Bildschirme bis 65". Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 30 kg pro Schirm. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 600x400mm. * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

NMPRO-C12

NEOMOUNTS PRO VIDEOWALL

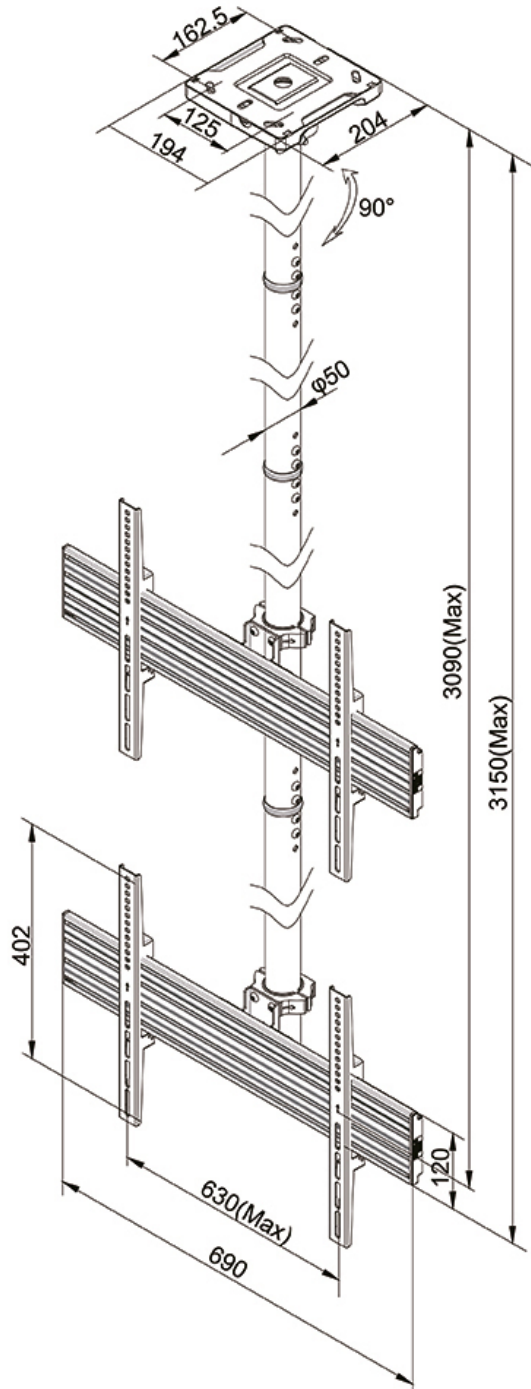

Neomounts

Measuring unit: mm