

## NMPRO-CMB3

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	3
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT


Typ	Neigen Fixiert
Höhenverstellung	114 cm
Weiteneinstellung	349 cm
Tiefeneinstellung	22 cm
Neigung (Grad)	21°
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447588

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS PRO MENUBOARD

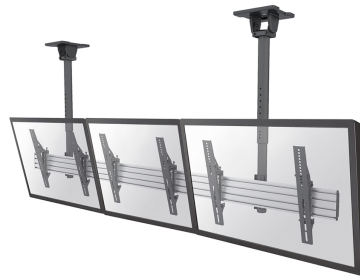

Neomounts




Neomounts

### Neomounts Pro Signage Deckenhalterung für drei 32"-55"/65" Flachbildschirme - Schwarz

Der Neomounts Pro Signage Deckenhalter NMPRO-CMD2, ist eine neigbare Halterung für drei Flachbildschirme bis zu 55"/65". Eine gute Wahl für eine flexible Einstellbarkeit ihrer Bildschirm. Der Neomounts Pro neigt (0°/-6°/+15°) für den optimalen Blickwinkel Neomounts Pro NMPRO CMB-Serie wurde für 1 bis 4 Bildschirme entwickelt. Die Kapazität liegt bei 30kg pro genutztem Bildschirm. Sie können Bildschirme mit den VESA Standards von 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55"). die Tiefe beträgt 21,9cm \*Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

## NMPRO-CMB3

## NEOMOUNTS PRO MENUBOARD

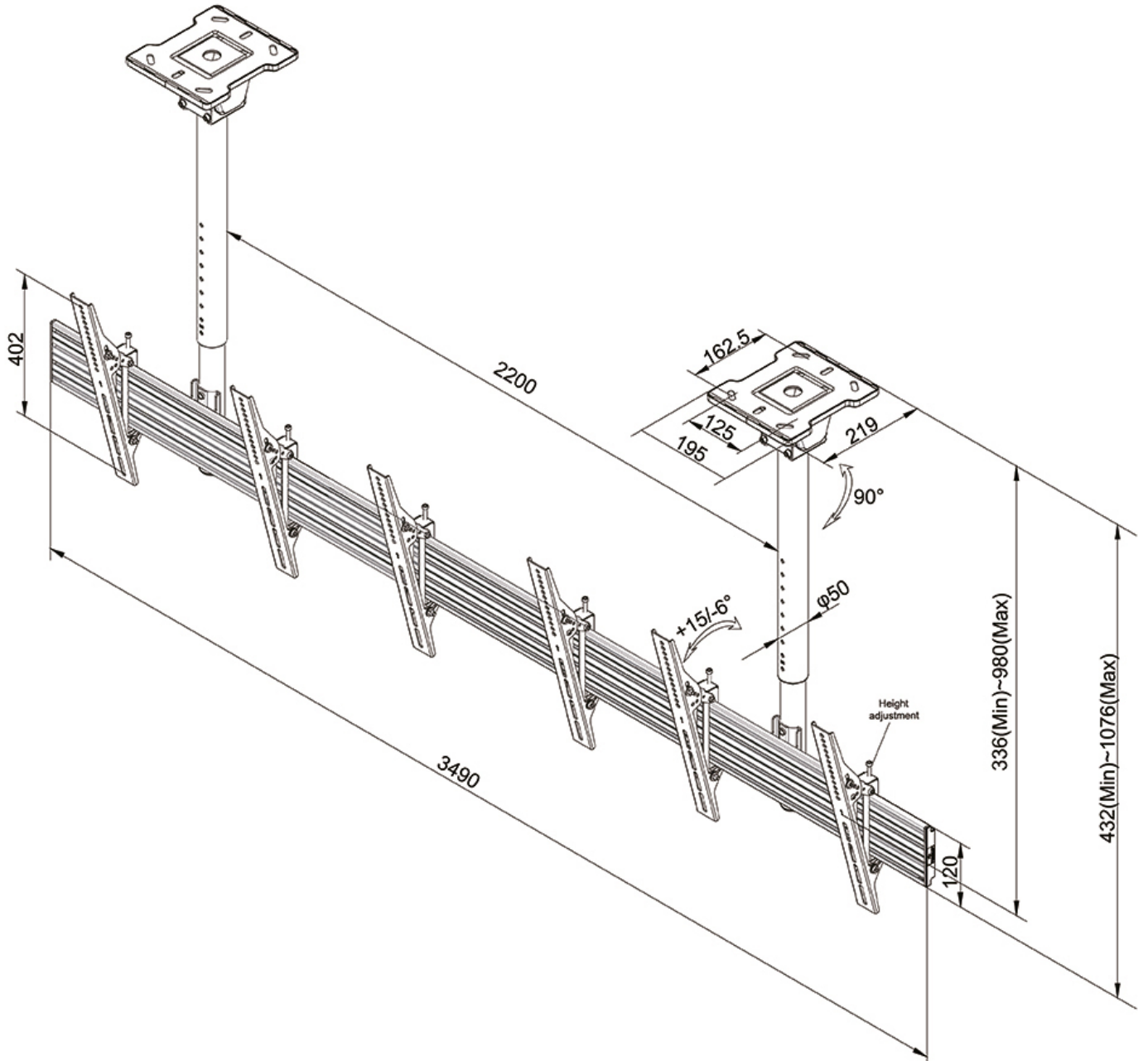

Neomounts

Measuring unit: mm