

NMPRO-WMB2

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen Fixiert
Höhenverstellung	44 cm
Weiteneinstellung	197 cm
Tiefeneinstellung	6 cm
Neigung (Grad)	21°
Anpassungstyp	Feinjustierung

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Aluminium
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447540

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS PRO MENUBOARD



Neomounts




Neomounts

Neomounts Pro Signage Wandhalterung für zwei 32"-55"/65" Flachbildschirme - schwarz

Der Neomounts Pro Signage Wandhalterung NMPRO-WMB2, ist eine neigbare Halterung für zwei Flachbildschirme bis zu 55"/65". Eine gute Wahl für eine flexible Einstellbarkeit ihrer Bildschirm. Der Neomounts Pro neigt (0°/-6°/+15°) für den optimalen Blickwinkel. Neomounts Pro NMPRO WMB-Serie wurde für 1 bis 4 Bildschirme entwickelt. Die Kapazität liegt bei 30kg pro genutztem Bildschirm. Sie können Bildschirme mit den VESA Standards von 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55"). die Tiefe beträgt 5,6cm * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

NMPRO-WMB2

NEOMOUNTS PRO MENUBOARD

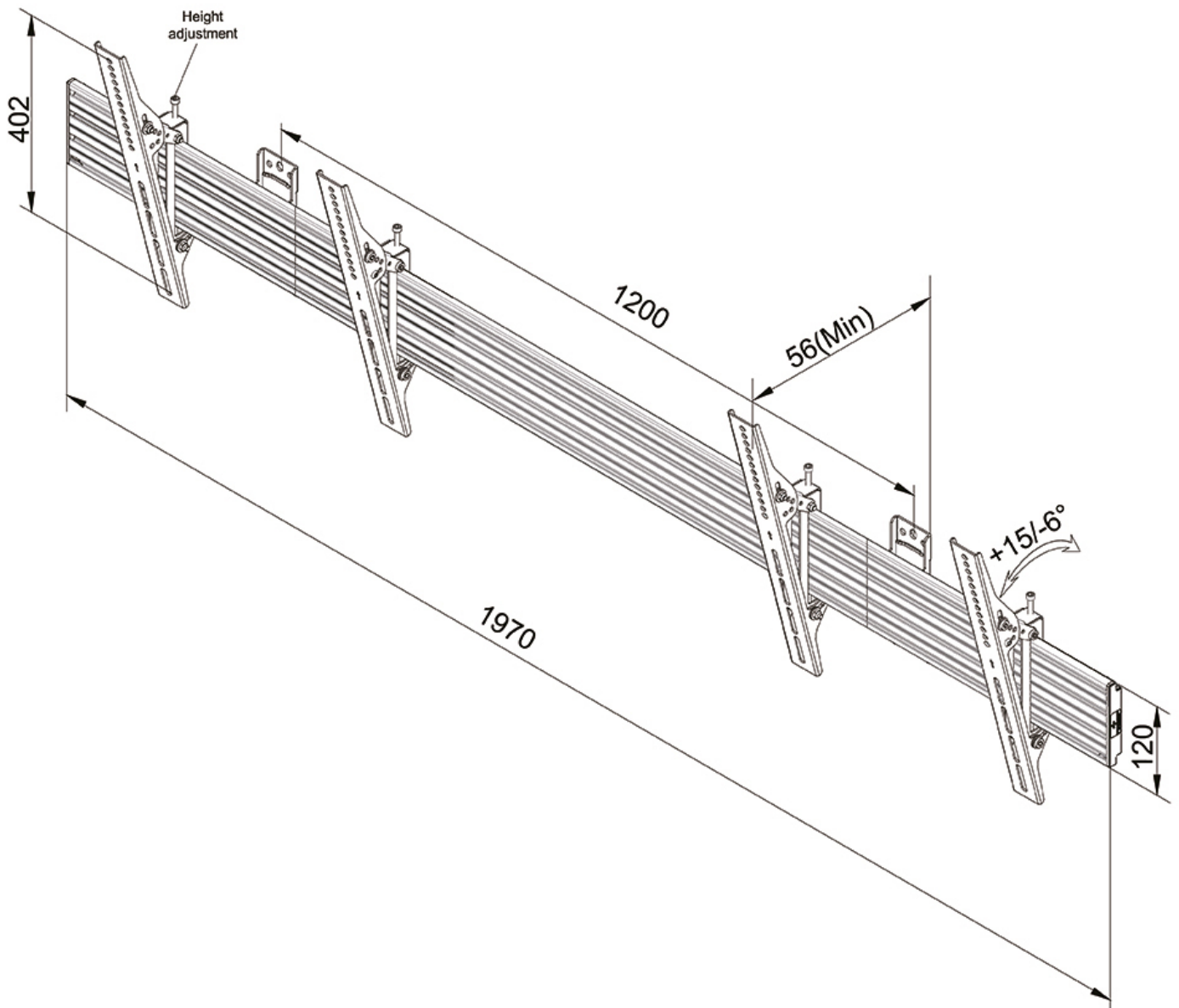

Neomounts

Measuring unit: mm