


## 27" (69cm) SMART-TV - 6 in 1 - Gerät

mit integriertem SMART-TV, DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 und CI+ Slot und Bluetooth



### Mit Bluetooth!

- Open Android Betriebssystem
- vorinstallierter APP Store  
alle bekannten Apps downloadbar  
z.B. Video -Streaming -Dienste,  
Musik-Streaming -Dienste, Social Media,  
Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirm Spiegelung  
(Telefon zu Gerät) vorinstalliert

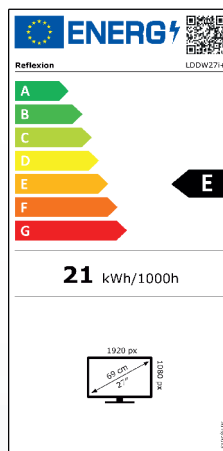

### Leistungsübersicht

- 27" (69 cm) LED-Fernsehgerät mit
- SMART-TV, DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 und CI+ Slot und Bluetooth
  - Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
  - Reaktionszeit: 8ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 220 cd/m<sup>2</sup>
  - Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten
  - OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 60 Hz, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel)
  - WLAN / RJ45 / 2x USB (5V / 500mA) / Coaxial / AV / Kopfhörerausgang (3,5mm)
  - Wiedergabe von DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, Mp3, JPEG, VCD
  - Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/240 Volt
  - Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12V-Adapter & aktive DVB-T Antenne

EAN 4260035679480 / VPE 1



# 27" Smart LED-TV LDDW27i+

<b>Gerätetyp</b>		LDDW27i+
<b>Hersteller</b>		Reflexion
<b>Energieeffizienzklasse (Standard SD)</b>		E
<b>Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)</b>		21W
<b>Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby</b>		<0,5W
<b>Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“</b>		<0,5W
<b>Art des elektrischen Displays</b>		LCD / LED (Class 1)
<b>Seitenverhältnis</b>		16:9
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>		1920 x 1080
<b>Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)</b>		27" / 69cm
<b>Sichtbare Bildschirmfläche</b>		20,10dm <sup>2</sup>
<b>Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit</b>		60Hz / 8ms
<b>Netzteil: Art der Stromversorgung</b>	<b>Eingangsspannung</b>	AC: 100-240V~50/60Hz
	<b>Ausgangsspannung</b>	DC: 12V 4A
<b>Eingangsspannung Gerät</b>		12V 4A / 24V 2A
<b>Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)</b>		21kWh/1000h
<b>Kontrast</b>		3000:1
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>		220cd/m <sup>2</sup>
<b>Farben</b>		16.7Mio Farben
<b>Betrachtungswinkel</b>		V: 178° / H: 178°
<b>TV-Funktion</b>	<b>TV Standard</b>	BG, DK, I, L/L
	<b>Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)</b>	100 / 1000 / 5000
	<b>Videotext (ATV / DTV)</b>	1000 / 1000
<b>Anschlüsse</b>	<b>Power Input (DC 12V / 24V)</b>	1
	<b>RJ45</b>	1
	<b>CVBS (OUT)</b>	1
	<b>L/R (LINE OUT)</b>	1
	<b>HMDI 1 (ARC)</b>	1
	<b>HDMI 2</b>	1
	<b>TV 1 (DVB-S/S2)</b>	1
	<b>TV 2 (DVB-C/T2)</b>	1
	<b>COAXIAL (OUT)</b>	1
	<b>CI+ SLOT / DVD-Laufwerk</b>	1 / 1
	<b>MINI AV (IN)</b>	1
	<b>KOPFHÖRER (3,5mm)</b>	1
<b>USB (5V / 500mA)</b>	2	
<b>WLAN / BLUETOOTH</b>		WLAN: 802.11b/g/n 2,4 ~ 2,5 GHz Bluetooth: <b>V.4.2</b> 2,4GHz
<b>Android Version</b>		Version 9.0
<b>OSD Sprache</b>		English / Deutsch / Französisch usw.
<b>AUDIO Ausgang</b>		2x 8W
<b>Gewicht (Gerät inkl. Fuß)</b>		4,4 Kg
<b>Gewicht komplett</b>		5,9 Kg
<b>Leistungsaufnahme MAXIMAL</b>		48W
<b>Spitzenluminanzverhältnis in %</b>		<65%
<b>Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten</b>		0,0mg / Nein
<b>VESA</b>		100x100
<b>Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm</b>		637 x 51 x 379
<b>Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm</b>		637 x 186 x 415

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.