

24" SMART-TV - 6 in 1 - Gerät

mit integriertem SMART-TV, DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+Slot und Bluetooth




aktiv



Mit Bluetooth!

- Open Android Betriebssystem
- vorinstallierter APP Store
alle bekannten Apps downloadbar
z.B. Video -Streaming -Dienste,
Musik-Streaming -Dienste, Social Media,
Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirmspiegelung
(Telefon zu Gerät) vorinstalliert

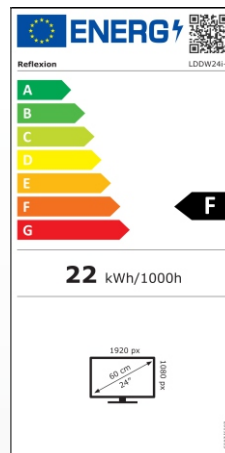

DVB T2 TERRESTRIAL	DVB S SATELLITE	DVB C CABLE
DVB-T2 mit HD (H.265 HEVC)	PVR REC	Bluetooth
LED	DVD VIDEO	USB UNIVERSAL SERIAL BUS
Full HD 1080	HD TV	HDMI ARC
CI+	EPG elektr. Programmführer	HD + Kompatibel
Kabel Tuner	AC/DC 12V OR 24V	Hotel Mode

Leistungsübersicht

24" (60 cm) Wide-Screen LED-Fernseherät

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 8,5 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 220 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV-Eingang
Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), TV1 (Satellit / DVB-S/S2), TV2 (DVB-C / T2HD), RJ45
2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB, CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Autoadapter (DC: 12V), Netzteil (AC:230V)
Standfuß, Aktive DVB-T Zimmerantenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100 / Gewicht Gerät: 3,2 kg / komplett: 4,6 kg
- Gerätemaße (L/T/H): 551 x 46 x 326 mm / Maße mit Fuß: 551 x 169 x 379 mm

EAN 4260035679336 / VPE 1

Gerätetyp		LDDW24i+
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		F
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		22W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby		<0,5W
Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“		<0,5W
Art des elektrischen Displays		LCD / LED (Class 1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 x 1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		60cm / 24 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		15,6dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 8,5ms
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 3A
Eingangsspannung Gerät		12V 3A / 24V 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		22kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m²)		220cd/m ²
Farben		16.7Mio Farben
Betrachtungswinkel		V: 178° / H: 178°
TV-Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L/L
	Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)	100 / 1000 / 5000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input (DC 12V / 24V)	1
	RJ45	1
	CVBS (OUT)	1
	L/R (LINE OUT)	1
	HMDI 1 (ARC)	1
	HDMI 2	1
	TV 1 (DVB-S/S2)	1
	TV 2 (DVB-C/T2)	1
	COAXIAL (OUT)	1
	CI+ SLOT / DVD Laufwerk	1 / 1
	MINI AV (IN)	1
	KOPFHÖRER (3,5mm)	1
USB (5V / 500mA)	2	
WLAN / BLUETOOTH		WLAN: 802.11b/g/n 2,4 ~ 2,5 GHz Bluetooth: V.4.2 2,4GHz
Android Version		Version 9.0
DVD Wiedergabeformate		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
OSD Sprache		English / Deutsch / Französisch usw.
AUDIO Ausgang		2x 5W
Gewicht (Gerät inkl. Fuß)		3,2Kg
Gewicht komplett		4,6Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<75%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0mg / Nein
VESA		100 x 100
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		551 x 46 x 326
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		551 x 169 x 379

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.