

## 22" SMART-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem SMART-TV, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+Slot und Bluetooth




aktiv



### Mit Bluetooth!

- Android Betriebssystem V 9.0
- vorinstallierter APP Store  
alle bekannten Apps downloadbar  
z.B. Video -Streaming -Dienste,  
Musik-Streaming -Dienste, Social Media,  
Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirm Spiegelung  
(Telefon zu Gerät) vorinstalliert

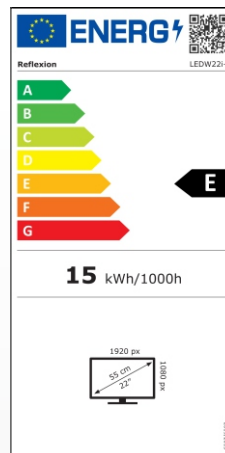

### Leistungsübersicht

22" (55 cm) Wide-Screen LED-Fernseherät

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080) / 60Hz, Kontrast 4000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 220 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV-Eingang  
Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), TV1 (Satellit / DVB-S/S2), TV2 (DVB-C / T2HD), RJ45  
2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB, CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Autoadapter (DC: 12V), Netzteil (AC:230V)  
Standfuß, Aktive DVB-T Zimmerantenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100 / Gewicht Gerät: 2,6 kg / komplett: 4,0 kg
- Gerätemaße (L/T/H): 501 x 45 x 296 mm / Maße mit Fuß: 501 x 169 x 351 mm

EAN 4260664980520 / VPE 1



# 22" Smart LED-TV LEDW22i+

<b>Gerätetyp</b>		LEDW22i+
<b>Hersteller</b>		Reflexion
<b>Energieeffizienzklasse (Standard SD)</b>		E
<b>Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)</b>		15W
<b>Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby</b>		<0,5W
<b>Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“</b>		<0,5W
<b>Art des elektrischen Displays</b>		LCD / LED (Class 1)
<b>Seitenverhältnis</b>		16:9
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>		1920 x 1080
<b>Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)</b>		55cm / 22 Zoll
<b>Sichtbare Bildschirmfläche</b>		12,8dm <sup>2</sup>
<b>Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit</b>		60Hz / 5ms
<b>Netzteil: Art der</b>	<b>Eingangsspannung</b>	AC: 100-240V~50/60Hz
<b>Stromversorgung</b>	<b>Ausgangsspannung</b>	DC: 12V 3A
<b>Eingangsspannung Gerät</b>		12V 3A / 24V 1,5A
<b>Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)</b>		15kWh/1000h
<b>Kontrast</b>		4000:1
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>		220cd/m <sup>2</sup>
<b>Farben</b>		16.7Mio Farben
<b>Betrachtungswinkel</b>		V: 178° / H: 178°
<b>TV-Funktion</b>	<b>TV Standard</b>	BG, DK, I, L/L
	<b>Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)</b>	100 / 1000 / 5000
	<b>Videotext (ATV / DTV)</b>	1000 / 1000
<b>Anschlüsse</b>	<b>Power Input (DC 12V / 24V)</b>	1
	<b>RJ45</b>	1
	<b>CVBS (OUT)</b>	1
	<b>L/R (LINE OUT)</b>	1
	<b>HMDI 1 (ARC)</b>	1
	<b>HDMI 2</b>	1
	<b>TV 1 (DVB-S/S2)</b>	1
	<b>TV 2 (DVB-C/T2)</b>	1
	<b>COAXIAL (OUT)</b>	1
	<b>CI+ SLOT</b>	1
	<b>MINI AV (IN)</b>	1
	<b>KOPFHÖRER (3,5mm)</b>	1
	<b>USB (5V / 500mA)</b>	2
<b>WLAN / BLUETOOTH</b>		WLAN: 802.11b/g/n 2,4 ~ 2,5 GHz Bluetooth: <b>V.4.2</b> 2,4GHz
<b>Android Version</b>		Version 9.0
<b>OSD Sprache</b>		English / Deutsch / Französisch usw.
<b>AUDIO Ausgang</b>		2x 5W
<b>Gewicht (Gerät inkl. Fuß)</b>		2,6 Kg
<b>Gewicht komplett</b>		4,0 Kg
<b>Leistungsaufnahme MAXIMAL</b>		36W
<b>Spitzenluminanzverhältnis in %</b>		<65%
<b>Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten</b>		0,0mg / Nein
<b>VESA</b>		100 x 100
<b>Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm</b>		501 x 45 x 296
<b>Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm</b>		501 x 169 x 351

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.